
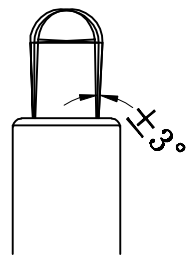
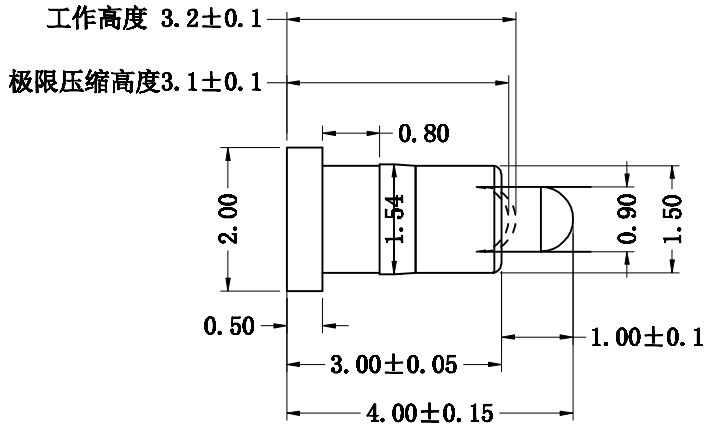


Kinghelm®

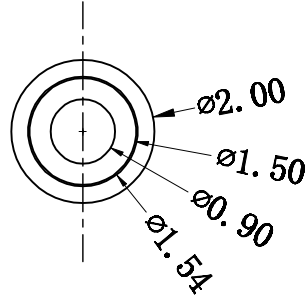

- 1.材料和电镀:
针管为黄铜合金, 镀镍50-60 μ", 镀金1μ".
针头为黄铜合金, 镀镍50-60 μ", 镀金1μ".
弹簧为不锈钢。
- 2.持续工作电流: 1.0A MAX
- 3.工作电压: 低于12V@25℃
- 4.使用寿命: 10000次以上
- 5.耐久性: 10000次弹簧力保持在范围内。
- 6.正向力: 针头下压1.5mm弹力为90±20gf
- 7.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。
- 8.可焊性试验 230±5℃ ±1Seconds湿焊覆盖率95%以上。

深圳市金航标电子有限公司				www.kinghelm.com.cn			
KH-102540-DZ				0755-28190160			
第三角法		品 名	Pogo pin		日期	2026/3/14	
未注公差参见标准	○	0.02	规格	PG2.0-3.0-S1.0-4.0mm		设计	
0 = ±0.1	◎	0.03	材质	铜棒C3604		审核	
0.0 = ±0.05	⊥	0.02	客户料号			确认	
0.00 = ±0.02	∕	0.04	表面处理	镀底镀金		单位	mm
0.000 = -	∕	0.02	图号			比例	1:1
请勿实测图纸				版本	REV:A		

日期	修	改	内	容	备注
----	---	---	---	---	----