
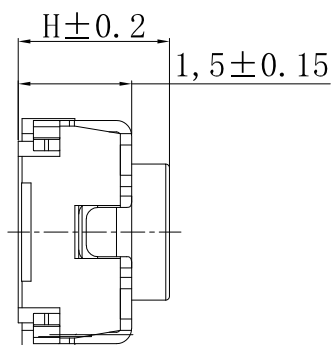




RoHS

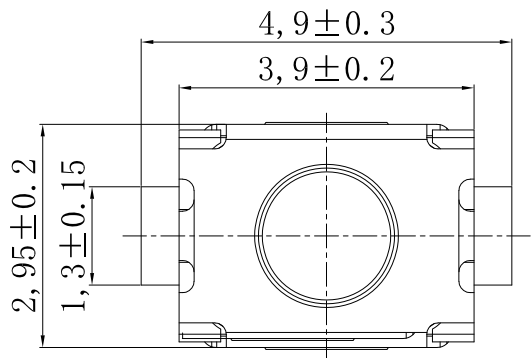


H	
1.8	
2.0	
2.5	
3.0	

技术参数

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz) /min;
6. 动 作 力: $160/260/320\pm 50\text{gf}$;
7. 开关外观应无破裂、无损伤。
8. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
9. 行 程: $0.17\pm 0.1\text{mm}$
10. 使用寿命: 10万次

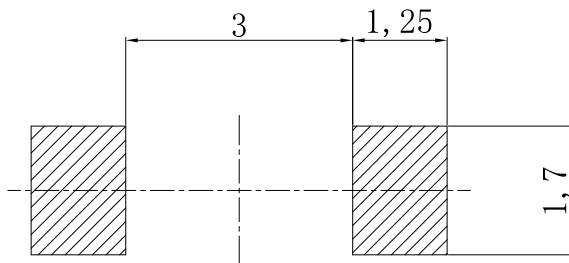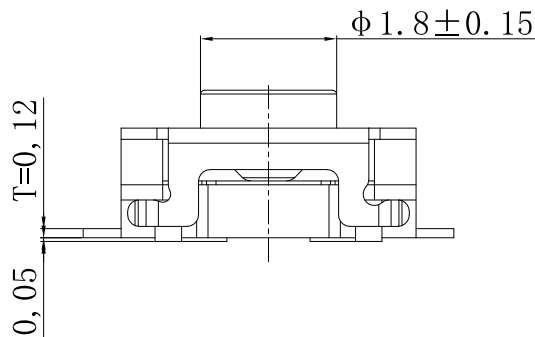

P C B 参考图

 


电器原理图

序号	名 称	数量	原 料	备注
1	帽头	1	LCP	黑色
2	盖板	1	不锈钢	清洗
3	簧片	2	不锈钢	镀银
4	基座	1	LCP	黑色
5	嵌件	1	磷铜	镀银
6	防尘膜	1	聚酰亚胺	

深圳市富港科技有限公司

视图

 轻触开关

						深圳市富港科技有限公司									
						视图 				轻触开关					
标 记	处 数		更改文件号	签 字										日 期	
设 计	H J	日 期	26.08.07	标准化		日 期		图样标记		重量	比例	TC-3304-H-XXX			
校 对	L P J	日 期	26.08.07	审 定		日 期									
工 艺		日 期													
审 核	L Z W	日 期	26.08.07					共 页	第 页						

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	