
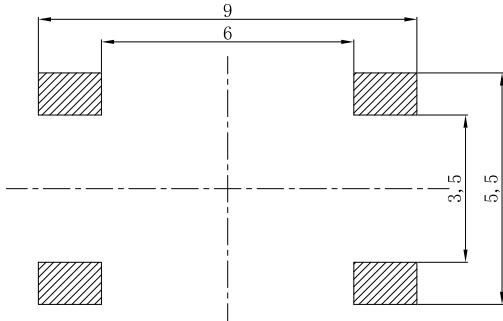
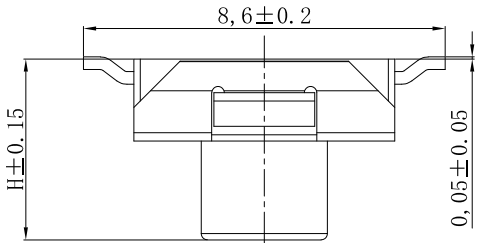
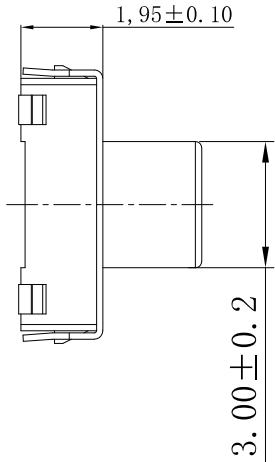


RoHS

H	
2.5	
2.7	
3.1	
3.4	
3.8	
4.3	
5.0	

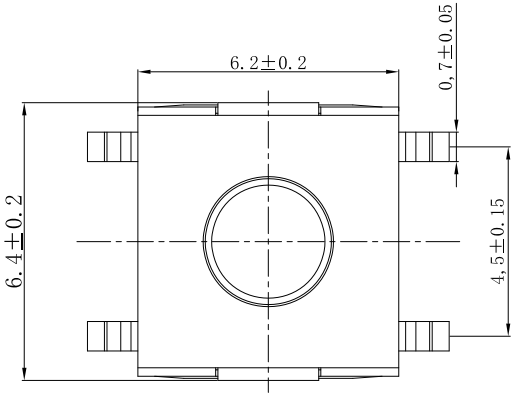


P C B 参考图

技术参数

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $160/260\pm 50\text{gf}$;
7. 开关外观应无破裂、无损伤。
8. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
9. 行 程: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
10. 使用寿命: 10万次

序号	名 称	数量	原 料	备注
1	帽头	1	PPA	红色
2	盖板	1	SUS	
3	簧片	1	SUS	
4	基座	1	PPA	
5	嵌件	1	黄铜	镀银

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

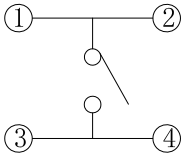

电器原理图

						深圳市富港科技有限公司							
						视图 				轻触开关			
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期								
设 计	H J	日 期	26. 08. 07	标准化	日 期	图样标记		重量	比例	TC-6605-H-XXX			
校 对	L P J	日 期	26. 08. 07	审 定	日 期								
工 艺		日 期											
审 核	L Z W	日 期	26. 08. 07			共 页		第 页					