
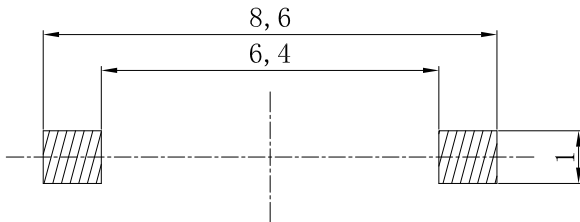
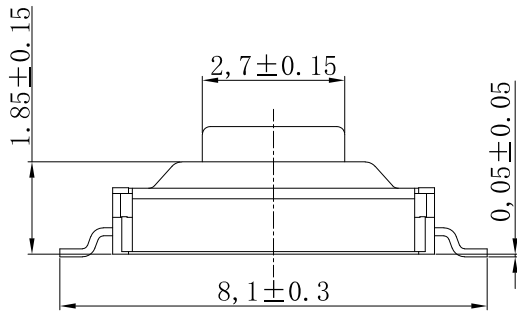
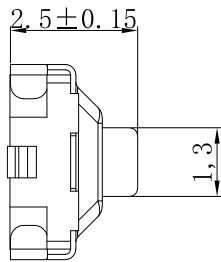


RoHS

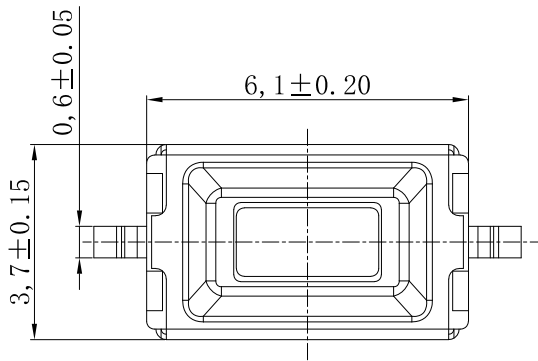


P C B 参考图

技术参数

- 1. 做用温度: -20~+70℃;
- 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
- 3. 接触电阻: ≤100mΩ;
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
- 6. 动 作 力: 160/260±50gf;
- 7. 开关外观应无破裂、无损伤。
- 8. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
- 9. 行 程: 0.30±0.1mm
- 10. 使用寿命: 3万次

序号	名 称	数量	原 料	备注
1	帽头	1	PPA	黄色
2	盖板	1	SUS	
3	簧片	1	SUS	
4	基座	1	LCP	
5	嵌件	1	黄铜	镀银

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

 

电器原理图

						深圳市富港科技有限公司							
						视图				轻触开关			
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期								
设 计	H J	日 期	26. 08. 11	标准化	日 期	图样标记		重量	比例	TC-3606C-2. 5-XXX			
校 对	L P J	日 期	26. 08. 11	审 定	日 期								
工 艺		日 期											
审 核	L Z W	日 期	26. 08. 11			共 页		第 页					