

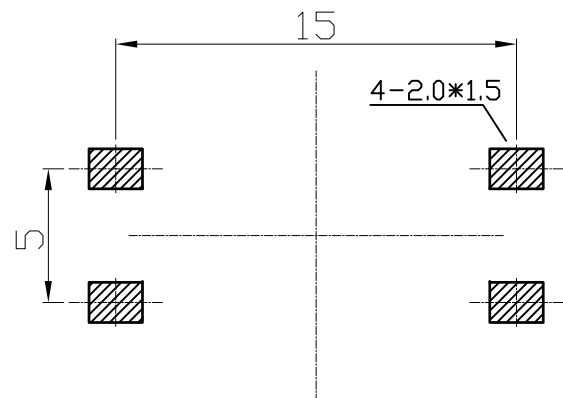
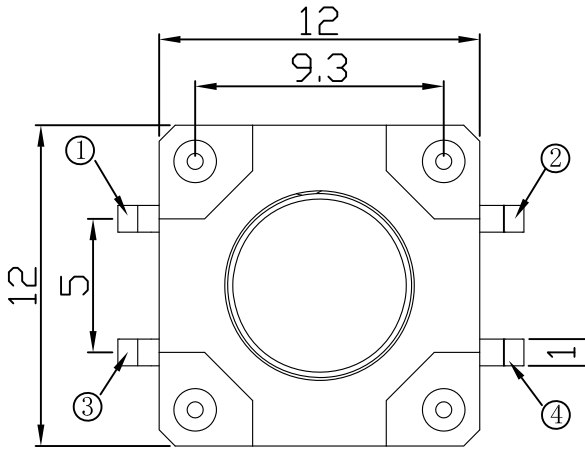



RoHS
REACH

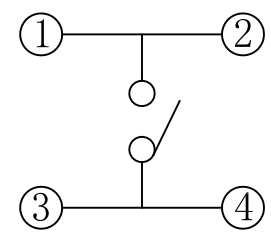

PCB线路板安装图(±0.1)

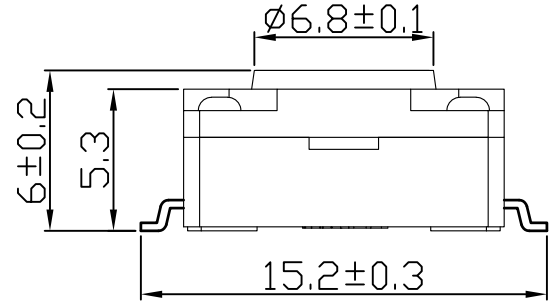

电路图

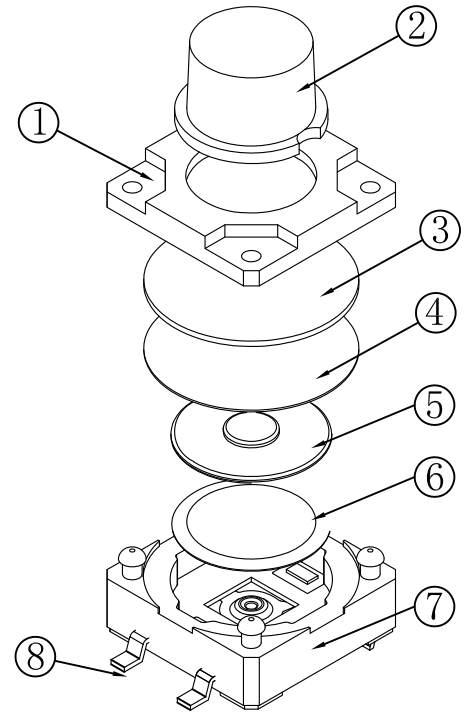

技术参数:

- 1. 做用温度: -25~+85℃;
- 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
- 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
- 6. 动 作 力: 260g±50g;
- 7. 使用寿命: 100000次;
- 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度		±1°	

设 计	S H		产品名称:轻触开关		
审 核	Z F C		产品型号:TC-1216T-6.0-260		
标准化			深圳市富港科技有限公司		
批 准	L P J				

8	嵌件	黄铜T=0.30	银	1	
7	底座	PPA 黑色		1	
6	簧片	不锈钢	银	1	
5	内帽头	PPA 黑色	——	1	
4	防水薄膜	聚酰胺黄色透明	——	1	
3	防水垫片	硅胶黑色	——	1	
2	帽头	PPA (黑色)	——	1	
1	盖板	PPA (黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注