

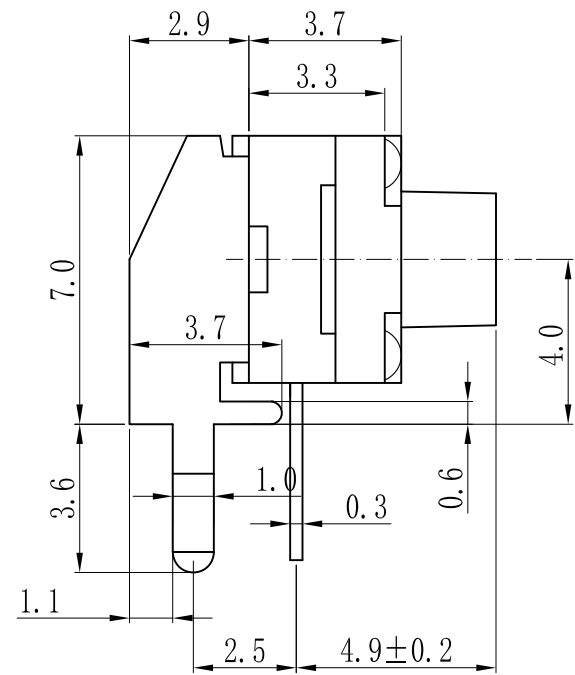
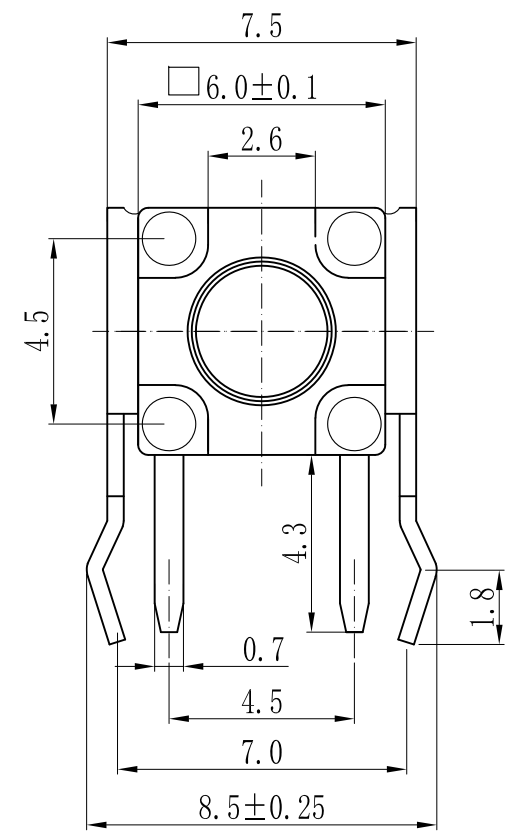


RoHS
REACH



版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		

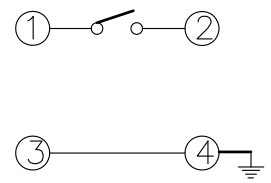

- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: 210g±50g;
 - 7. 使用寿命: 100000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

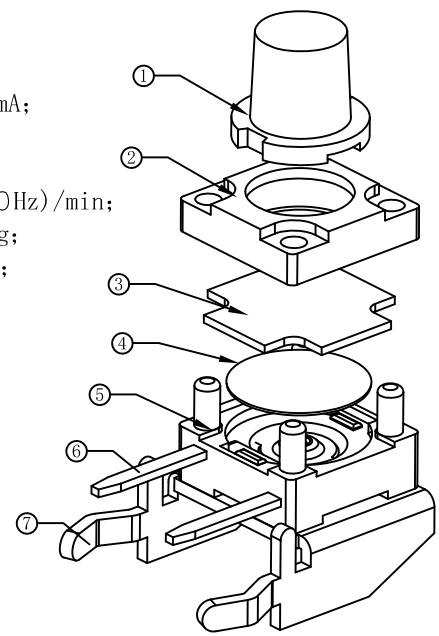

电路图

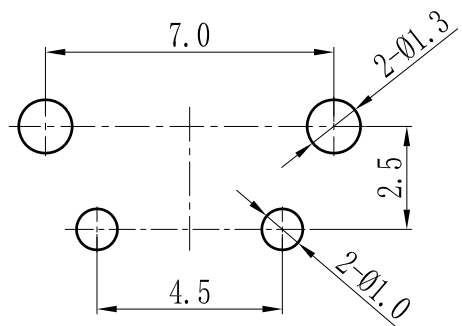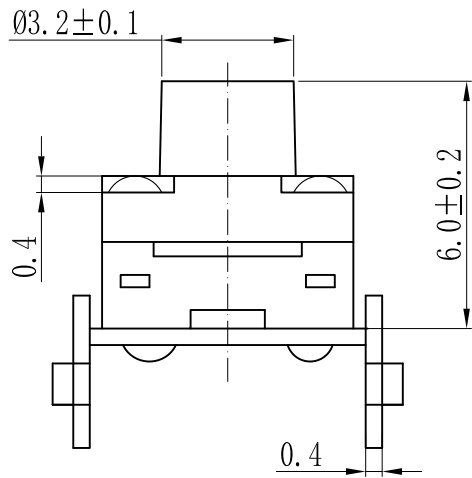

PCB线路板安装图(±0.1)

7	支架	黄铜	镀铜锡	1	
6	接触脚	黄铜	镀银	1	
5	基座	PPA(黑色)	——	1	
4	防水垫	硅胶	——	1	
3	塑料盖	PPA(黑色)	——	1	
2	簧片	不锈钢	镀银	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度	±1°		

设 计	S H			产品名称：轻触开关
审 核	Z F C	图面	A4	产品料号：TC-6627-6.0-210
		单位	MM	
标准化		比例	1:1	深圳市富港科技有限公司
		重量		
批 准	L P J	页码	1/1	
		版次	A/0	