
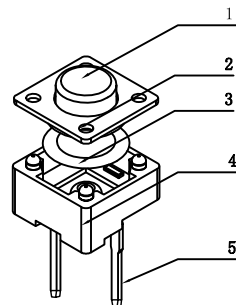
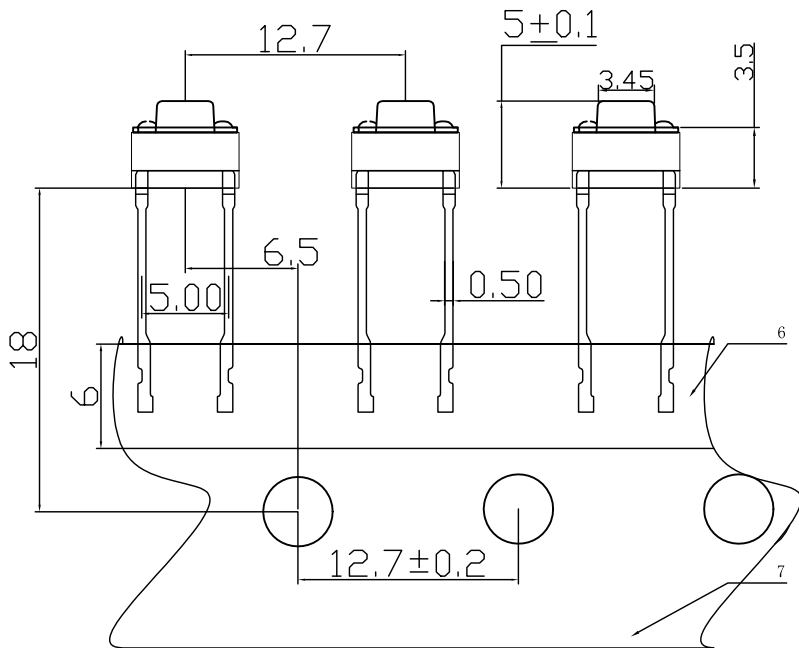


Kinghelm®

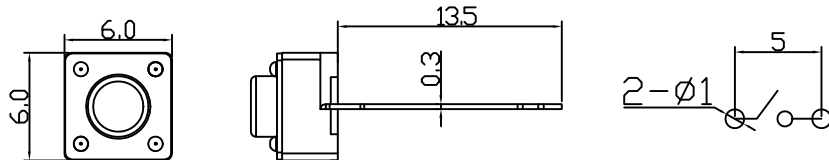

中两脚

7	承载带	纸带	1	
6	胶纸	纸带	1	
5	SW-60D3卡件	黄铜	1	
4	SW-60D4底座	PPA塑料黑柄	1	
3	Φ5弹片	磷铜/不锈钢	1	
2	SW-60盖子	黄铜	1	
1	SW-60手柄	PPA塑料红柄	1	
序号	品名	材料	数量	

版次	工程变更单号	基本描述	日期	修订

项目	技术要求
按 力	A:250-300 gf
行 程	0.25±0.1 mm
寿 命	电气寿20万次
外 观	无重要注塑缺陷品，无重要废品。
耐 压	250V/1min、无击穿 无飞弧
手 感	动作灵活无卡滞，同一规格，同一类别按力手感相对一致。
电路转换	用≤8V、0.15A的电气检查，电路通断正常。
可焊性	粘锡面积为浸入面积95%以上。
防护等级	
耐焊锡热	260±5℃/5s功能动作与电路转换、外观质量完好。
接触电阻	≤30毫欧
绝缘电阻	≥100兆欧
环保要求	符合顾客要求执行
专利技术	

		深圳市金航标电子有限公司						www.kinghelm.com.cn		0755-28190160	
		6*6*5中二脚						设计			
		KH-6X6X5H-Z2J-14						审核			
公差值											
X.X±0.30		X°±10°		图纸类型		成品图		比例		1:1	
.XX±0.20		X'±8°									
.XXX±0.10		.XX'±5°		视角				版本		A/0	
UNIT		MM									
										核准	