
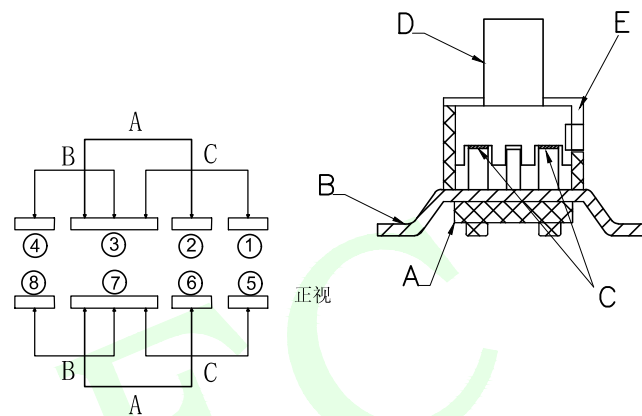
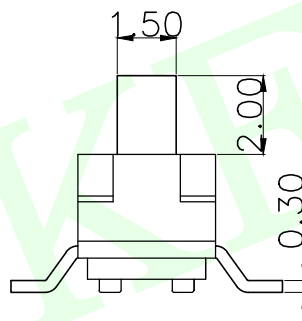
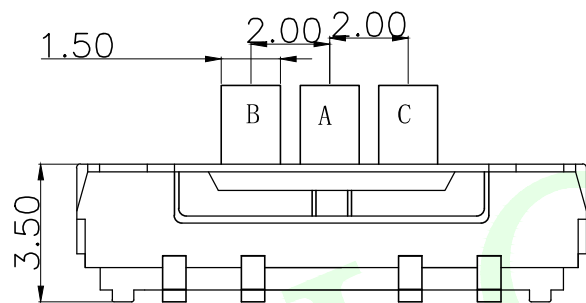
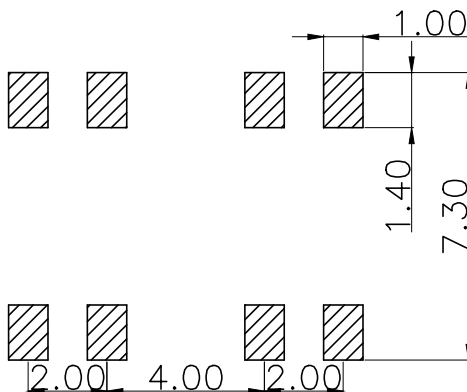


RoHS Compliant

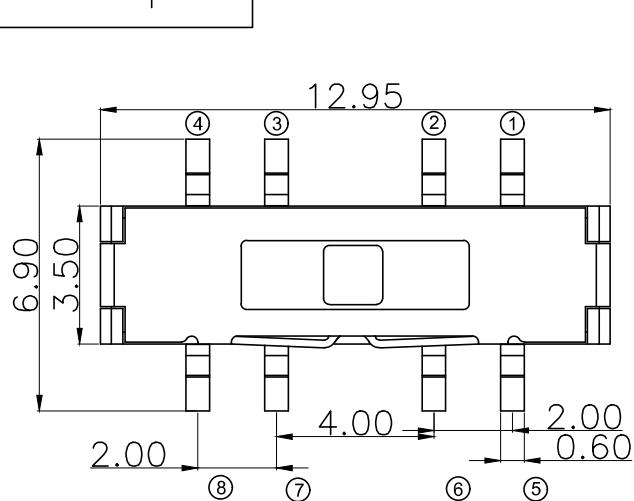

LCK-TB 015 H20 W L

产品类别
检测开关:TC
拨动开关:TB

流水号

高度
H20=2.0H

定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

包装方式
L:圆盘
B:吸塑盒
T:管装

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	200±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	2.0±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-25°C ~ +70°C

E	盖板	1	不锈钢	整体清洗	原色	
D	手柄	1	进口尼龙	/	黑色	
C	簧片	2	铍青铜	整体镀银	银白色	
B	嵌件	1	黄铜	整体镀银	银白色	
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)			联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
X. ±0.25			CHECKED		DATE	
X.x ±0.20			APPROVED		DATE	
X.xx ±0.15			PART NO: LCK-TB015-H20WL		REV: 04	SCALE: 1:1
ANGULAR ±3°			DRAWING NO: 102022802		SIZE: A4	SHEET: 1/1
					UNIT: mm	