

借(通用件登记

描 图


描 校

旧地图总号

底图总号


签字

日期

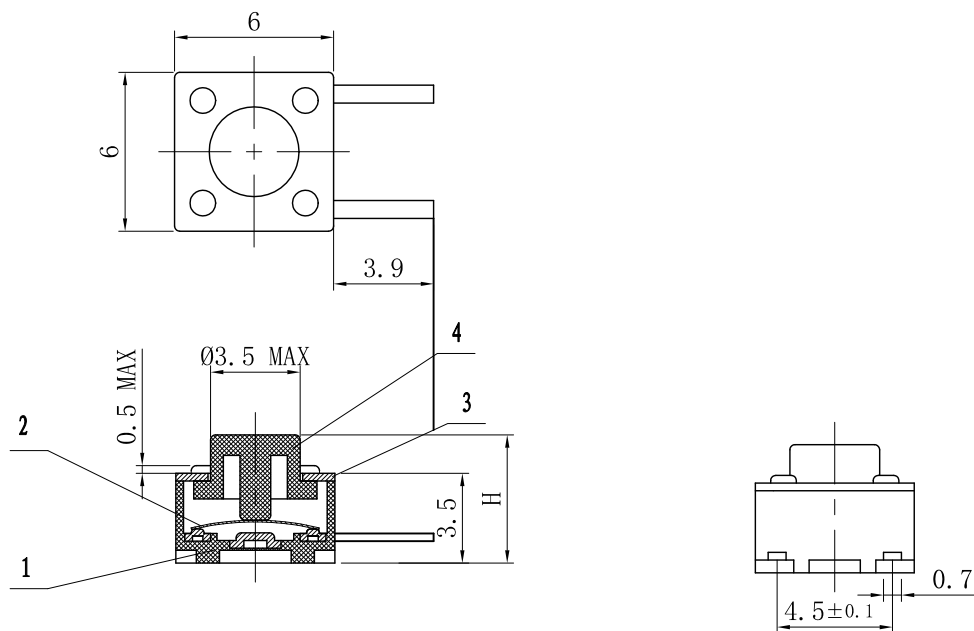

主要技术参数

- | | |
|-----------|--|
| 1、额定电压电流: | 0.5A, DC 12V |
| 2、安装高度: | $5 \pm 0.1\text{mm}$ |
| 3、接触电阻: | $\leq 50\text{m}\Omega$ |
| 4、接触行程: | $0.3 \pm 0.1\text{mm}$ |
| 5、绝缘电阻: | $\geq 100\text{M}\Omega$ DC 250V/1min |
| 6、介电强度: | AC 250V 1min |
| 7、按下力: | 160gf $\pm 50\text{gf}$ |
| 8、回弹力: | $> 50\text{gf}$ |
| 9、机械寿命: | ≥ 10 万次 |
| 10、使用条件: | 环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 93%, $+40^{\circ}\text{C}$ |

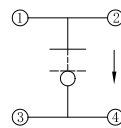

电气原理示意图

4		轻触开关按钮	1	PC				
3		轻触开关盖板	1	0.3不锈钢				
2		轻触开关簧片	1	F. Agx1/C5210-SH				
1		轻触开关基座	1	PA46				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	重 量	备 注		
			6*6按键开关		KH-6X6X5H-B2J			
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn 0755-28190160			
设 计		标准化		图 样 标 记			重 量	比 例
		批准						
审 核								
工 艺		日 期		共 页			第 页	