


RoHS Compliant

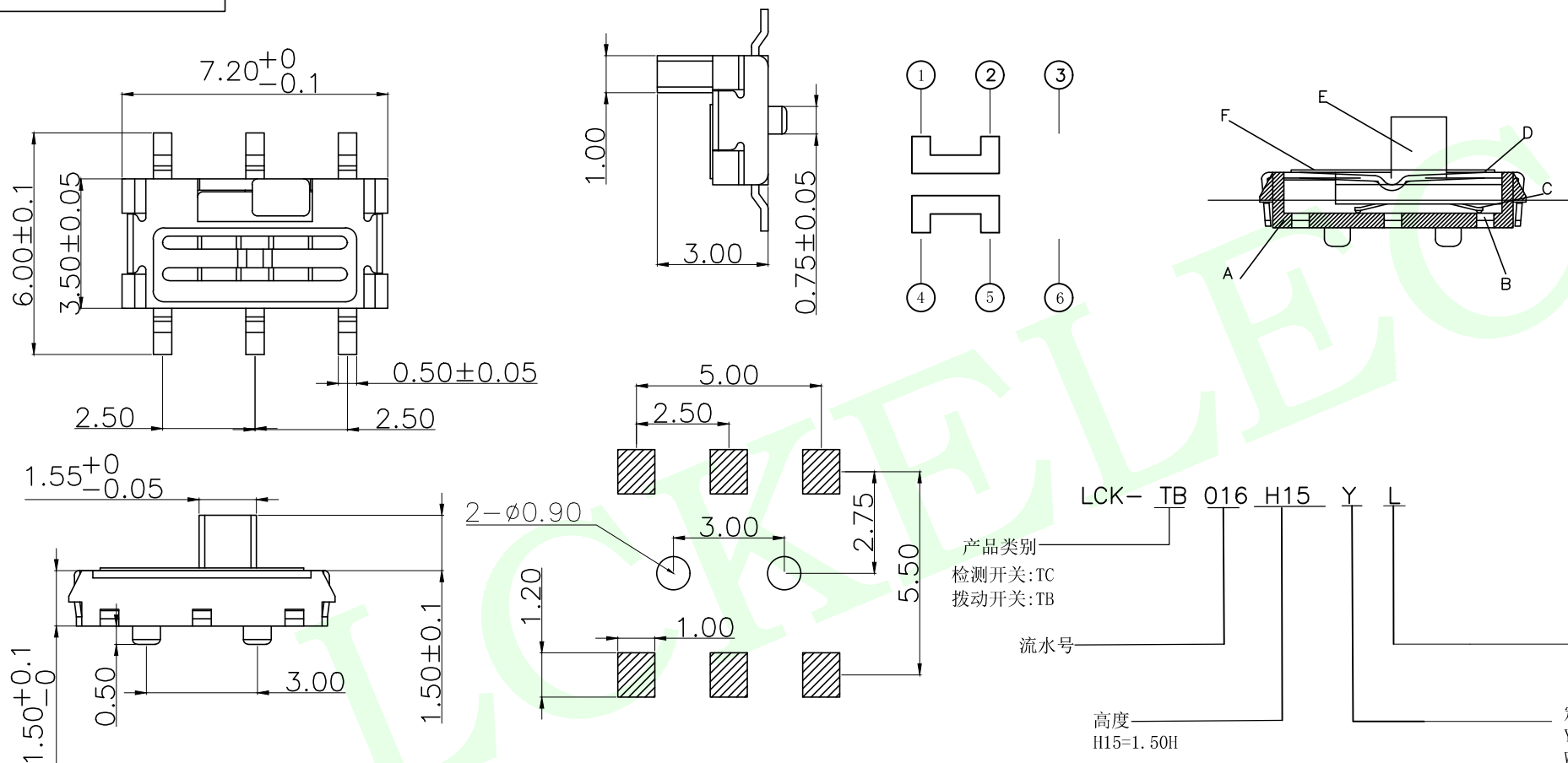

项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	50mA MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤80mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	200±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	1.50±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-10℃ ~ +60℃

F	外膜	1	聚酰亚胺	/	黄色	
E	桃心	1	PA46	/	黑色	
D	盖板	1	SUS304	整体清洗	银白色	
C	弹片	2	镀青铜	整体镀银	银白色	
B	嵌件	1	H62 Y	整体镀银	银白色	
A	底座/基座	1	LCP	/	黑灰色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°			DESIGN Andy CHECKED APPROVED	DATE 2014.12.24 DATE DATE	TITLE: Toggle Switch	
			PART NO: LCK-TB016-H15YL		REV: 04	SCALE: 1:1
			DRAWING NO: 102022802		SIZE: A4	SHEET: 1/1
						