
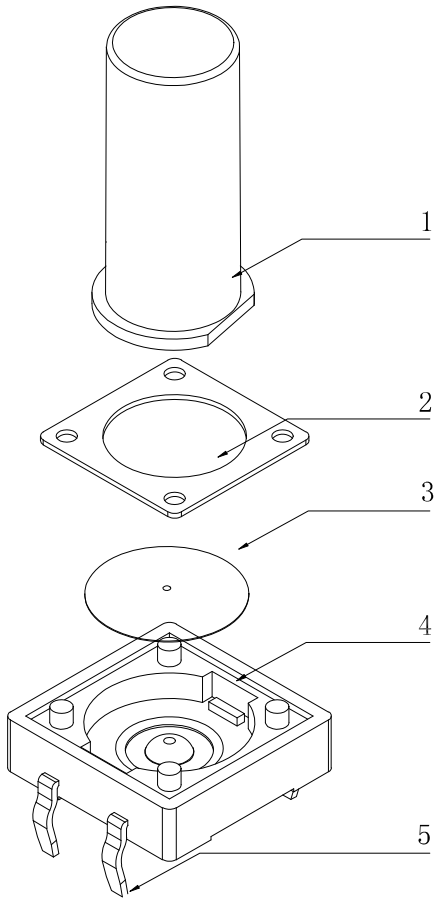
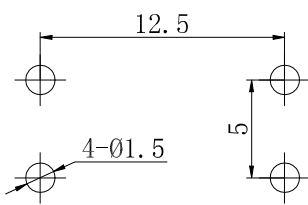
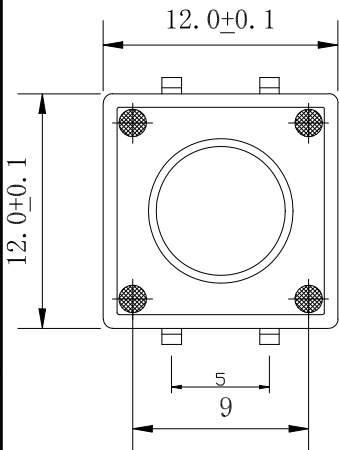


保密等级: ☐绝密 ☒保密 ☐普通
符合RoHS 环保要求

版次	工程变更单号	基本描述	日期	修订

Kinghelm®

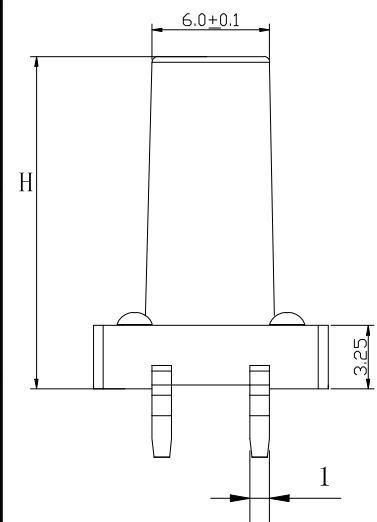

项目	技术要求
按 力	c:250±50 gf
行 程	0.25±0.1 mm
寿 命	电气寿命≥10万次
外 观	无重要注塑缺陷品，无重要废品。
耐 压	250V/1min、无击穿 无飞弧
手 感	
电路转换	用≤8V、0.15A的电气检查,电路通断正常。
可焊性	粘锡面积为浸入面积95%以上。
耐焊锡热	260±5℃/5s功能动作与电路转换、外观质量完好。
接触电阻	≤30毫欧
绝缘电阻	≥100兆欧
环保要求	符合顾客要求执行
专利技术	

H	5, 6, 7, 8, 9, 10.....20			
6	支架	冷轧钢	0	
5	卡件	黄 铜	1	
4	底座	PPA塑料	1	
3	Φ5弹片	不锈钢		
2	盖子	冷轧钢	1	
1	手柄	PPA塑料	1	
序号	品 名	材 料	数 量	

		深圳市金航标电子有限公司			
		www.kinghelm.com.cn 0755-28190160			
		12*12 轻触插脚		设计	L
		KH-12X12X22H-TJ		审核	WZ
		成品图		比例	1:1
		图纸类型		核准	S
		版本		单位	MM
		A/0		核 准	E
		视图			
		UNITS			