
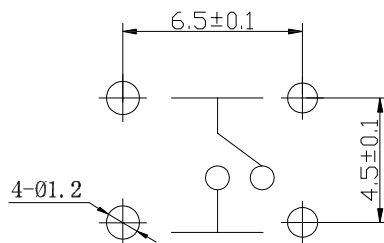
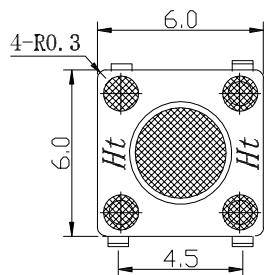
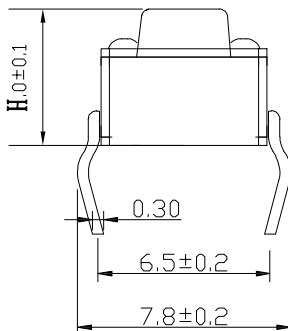




Kinghelm®

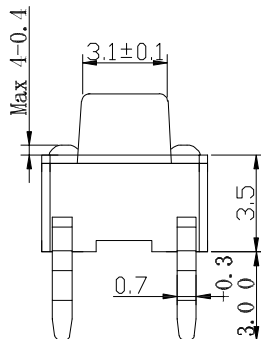

H: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8.....22

5	端子(引脚)	黄 铜	1	
4	底座	PPA塑料	1	
3	Φ5弹片	磷铜	1	
2	盖子	SPCC	1	
1	手柄	PPA塑料	1	
序号	品 名	材 料	数 量	图 号

項目	技術要求
按 力	180±30 gf 260±50 gf
行 程	0.25±0.1 mm
寿 命	电气寿命≥10万次
外 观	无重要注塑缺陷品, 无重要废品。
耐 压	250V/1min、无击穿 无飞弧
手 感	动作灵活无卡滞, 同一规格, 同一类别按力手感相对一致。
电路转换	用≤8V、0.15A的电气检查, 电路通断正常。
可焊性	粘锡面积为浸入面积95%以上。
防护等级	_____
耐焊锡热	260±5℃/5s功能动作与电路转换、外观质量完好。
接触电阻	≤30毫欧
绝缘电阻	≥100兆欧
环保要求	符合顾客要求执行
专利技术	_____

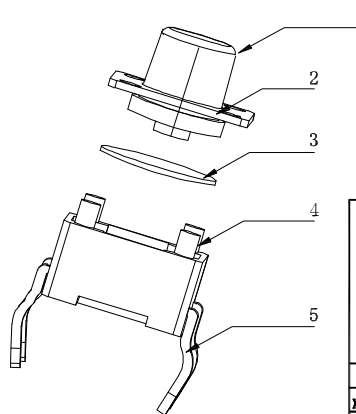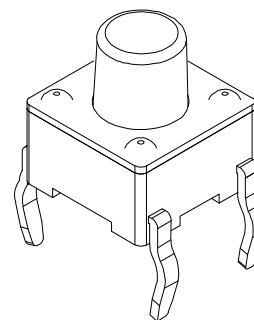

公差值 $\pm X \pm 0.20$$X^* \pm 10^*$ $\pm XX \pm 0.10$$X^* \pm 8^*$ $\pm XXX \pm 0.05$$XX^* \pm 5^*$ UNITS MM		品名规格				深圳市金航标电子有限公司				设计		Ⅳ	
						www.kinghelm.com.cn							
		图纸类型		KH-6X6X8.5H-TJ				审核		E			
				轻触开关 6*6插脚									
		成品图005		比例 1:1		核准							
		版本		A/0									
		单位		MM									
		视角											