
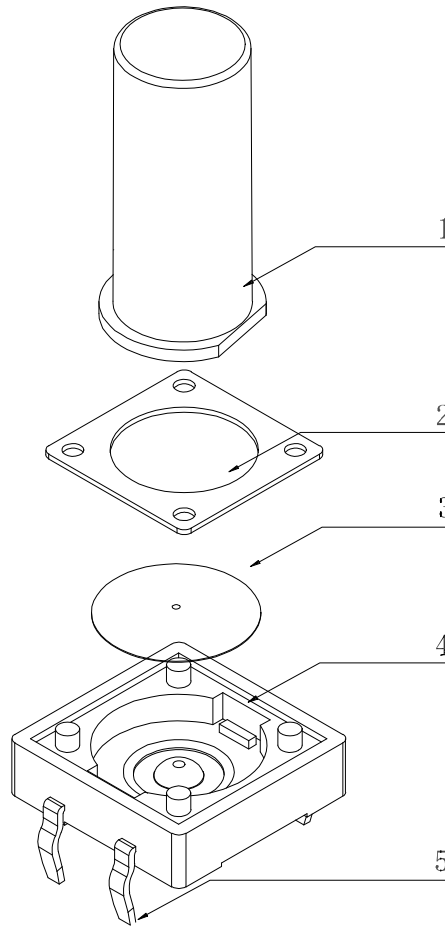
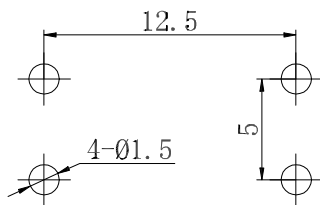
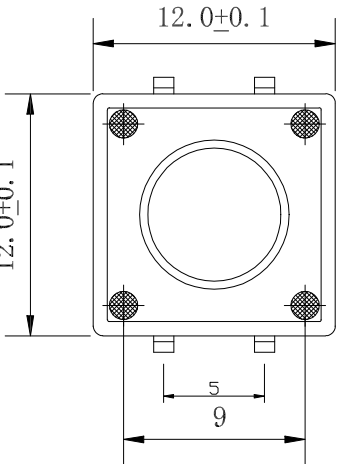
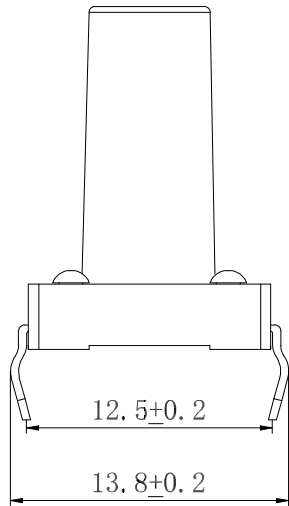


Kinghelm®

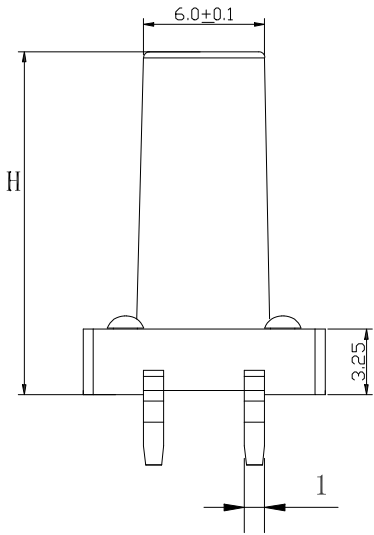

版次	工程变更单号	基本描述	日期	修订

項目

按 力

c:250±50 gf

行 程

0.25±0.1 mm

寿 命

电气寿命≥10万次

外 观

无重要注塑缺陷品, 无重要废品。

耐 压

250V/1min、无击穿 无飞弧

手 感

电路转换

用≤8V、0.15A的电气检查, 电路通断正常。

可焊性

粘锡面积为浸入面积95%以上。

耐焊锡热

260±5℃/5s功能动作与电路转换、外观质量完好。

接触电阻

≤30毫欧

绝缘电阻

≥100兆欧

环保要求

符合顾客要求执行

专利技术

H				
6	支架	冷轧钢	0	
5	卡件	黄 铜	1	
4	底座	PPA塑料	1	
3	Φ5弹片	不锈钢		
2	盖子	黄铜	1	
1	手柄	PPA塑料	1	
序号	品 名	材 料	数 量	

		深圳市金航标电子有限公司			
		www.kinghelm.com.cn 0755-28190160			
		12*12 轻触插脚		设 计	
		KH-12X12X22H-TJ-CU		审 核	
		图纸类型		比 例	1:1
		视角		版 本	A/0
		UNIT5		单 位	MM
				核 准	