


RoHS Compliant

原理图

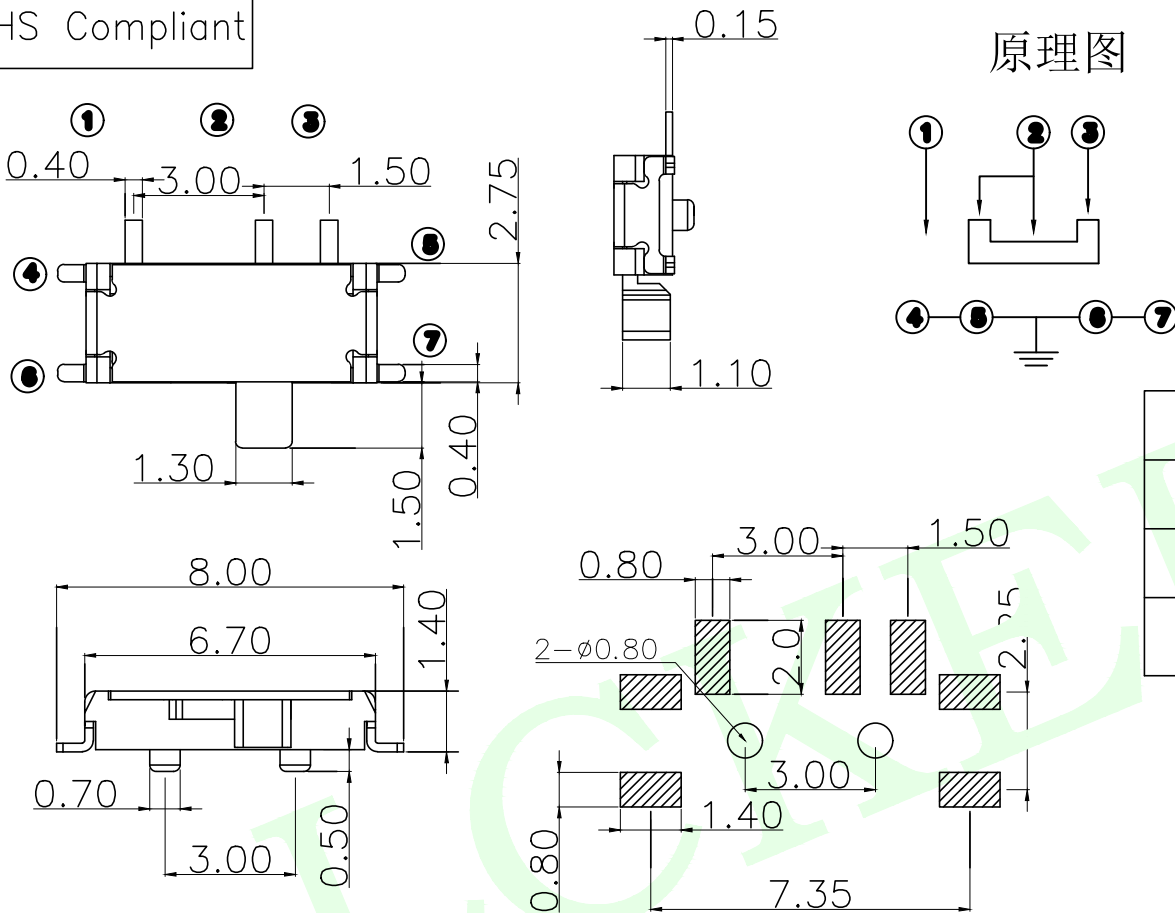

柄高	H
H15	1.5
H20	2.0
H25	2.5

LCK-TB 003 H20 Y L

产品类别
检测开关:TC
拨动开关:TB

流水号

高度
H20=2.0H

定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

包装方式
L:圆盘
B:吸塑盒
T:管装

项 目		标 准
电气性能	额定电流	Rated Current: 50mA MAX
	额定电压	Rated voltage: DC 12V
	接触电阻	Contact resistance: ≤70mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance: ≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force: 180±50gf
	机械寿命	Mechanical life: 10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke: 1.5±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range: -30℃ ~ +85℃

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	原色				
E	盖板	1	C5191	整体镀银	银白色				
D	簧片	1	镀青铜	整体镀银	银白色				
C	桃心	1	高温尼龙	/	黑色				
B	嵌件	1	C5191	整体镀银	银白色				
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色				
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks			
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd						
QUADRANT POINT									
TANGENCY POINT									
INTERSECTION POINT			TITLE:						
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	Toggle Switch		
			CHECKED		DATE				
			APPROVED		DATE				
			PART NO: LCK-TB003-H20YL				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
			DRAWING NO: 102022802				SIZE: A4	SHEET: 1/1	