
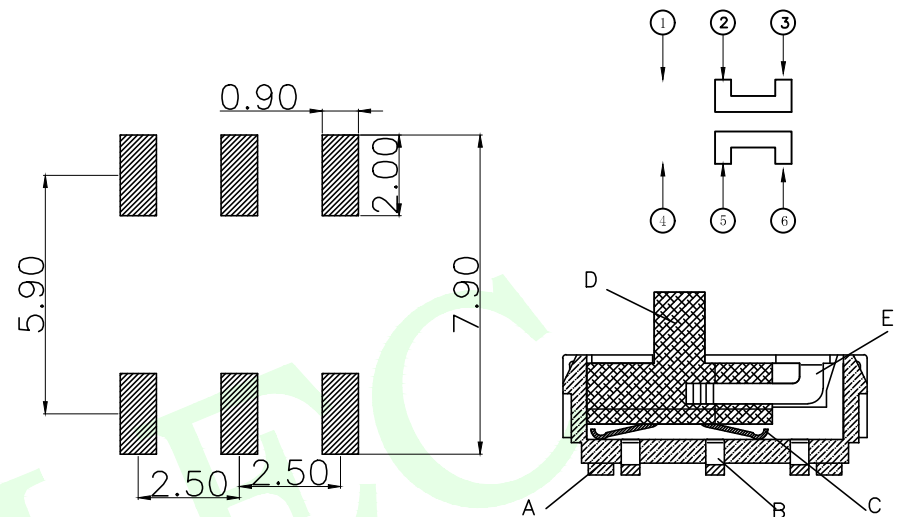
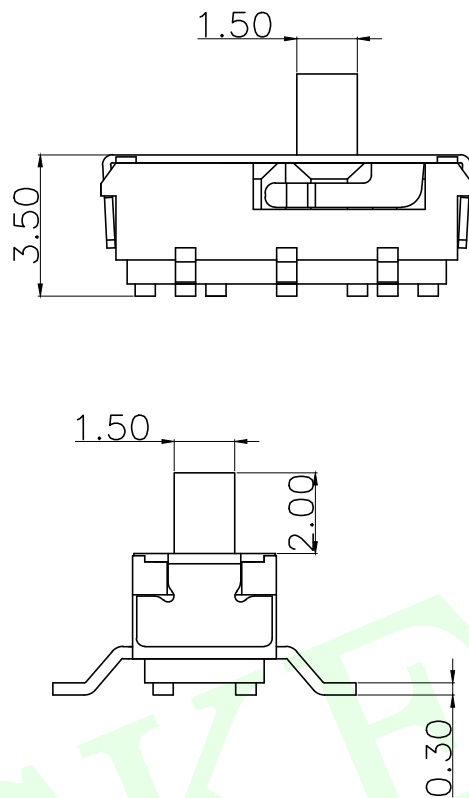


RoHS Compliant

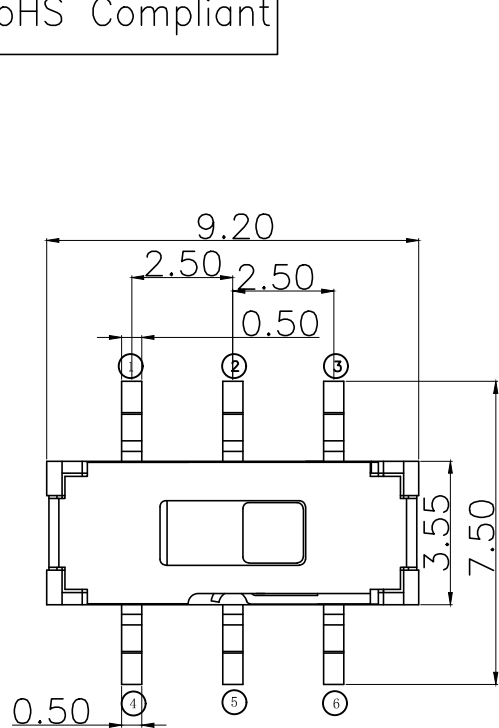

LCK-TB 008 H20 W L

产品类别
检测开关:TC
拨动开关:TB

流水号

高度
H20=2.0H

包装方式
L:圆盘
B:吸塑盒
T:管装

定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

项	目	标	准
电气性能	额定电流	Rated Current:	50mA MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	200±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	2.0±0.1mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-25℃ ~ +70℃

E	盖板	1	不锈钢	整体清洗	原色	
D	手柄	1	PA46	/	黑色	
C	簧片	2	镀青铜	整体镀银	银白色	
B	嵌件	6	黄铜	整体镀银	银白色	
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
QUADRANT POINT						
TANGENCY POINT						
INTERSECTION POINT						
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
X.			CHECKED		DATE	
X.x			APPROVED		DATE	
X.xx			PART NO: LCK-TB008-H20WL			REV: 04
ANGULAR			DRAWING NO: 102022802			SCALE: 1:1
						UNIT: mm
						SIZE: A4
						SHEET: 1/1
						