


RoHS Compliant

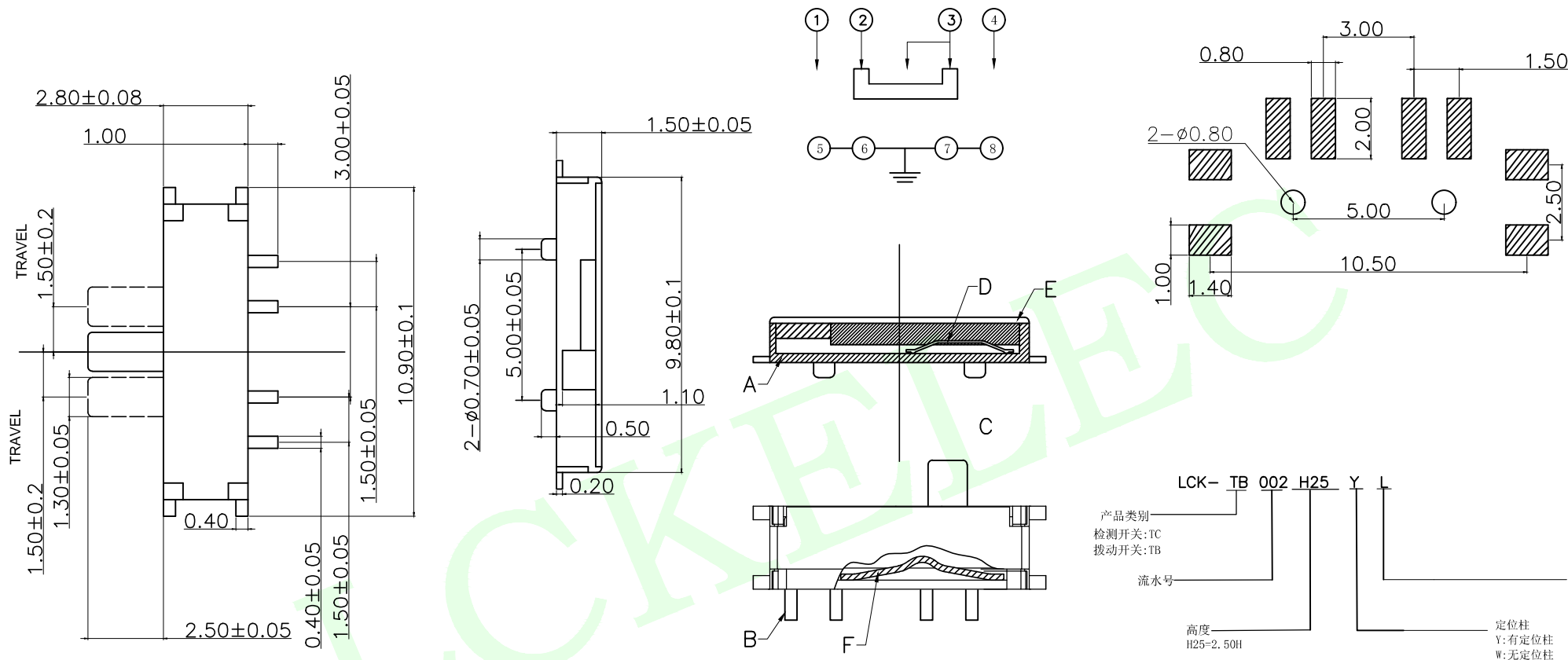

项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	50mA MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	$\leq 70\text{m}\Omega$
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	$\geq 100\text{M}\Omega$
	耐压强度	Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	$180 \pm 50\text{gf}$
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	$1.5 + 0.2\text{mm}$
环境性能	温度范围	Temperature Range:	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

F	弹条	1	不锈钢	整体清洗	本色	
E	盖板	1	磷铜	镀银	银白色	
D	簧片	1	铍青铜	镀银	银白色	
C	手柄	1	PA46	/	黑色	
B	端子	1	磷铜	整体镀银	银白色	
A	底座	1	LCP	/	黑色	
NO. 零件名称 Part Name		QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)						
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ± 0.25 X.x ± 0.20 X.xx ± 0.15 ANGULAR $\pm 3^{\circ}$						
			联晟欣连接器 (深圳) 有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
			CHECKED		DATE	
			APPROVED		DATE	
			PART NO: LCK-TB002-H25YL		REV: 04	SCALE: 1:1
			DRAWING NO: 102022802		SIZE: A4	SHEET: 1/1
			TITLE: Toggle Switch		UNIT: mm	