
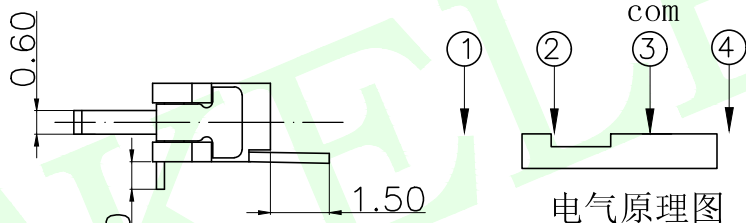
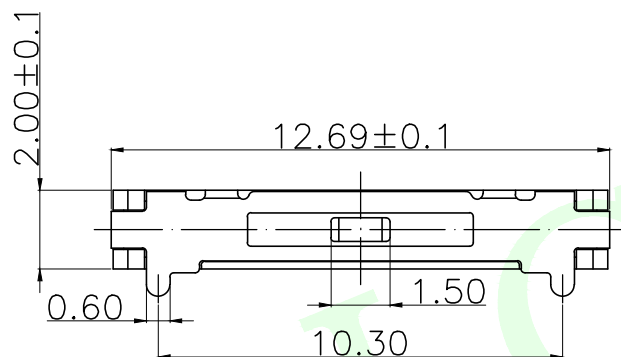
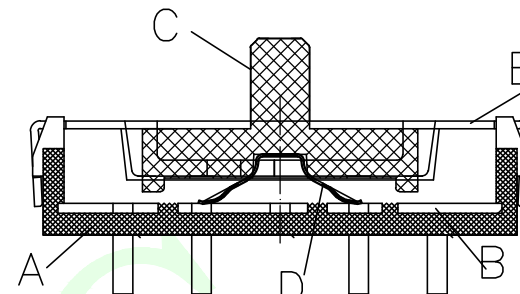
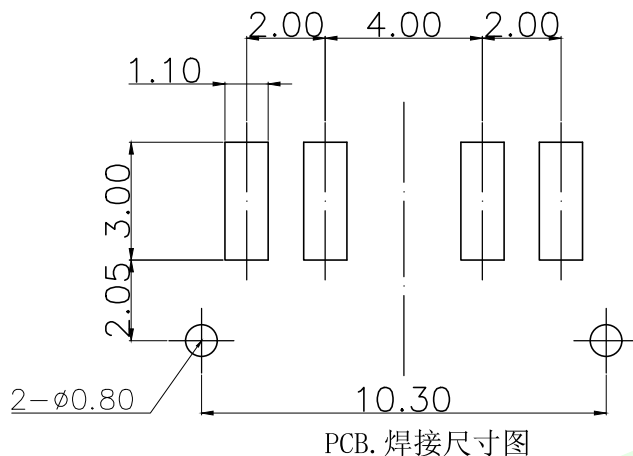


RoHS Compliant

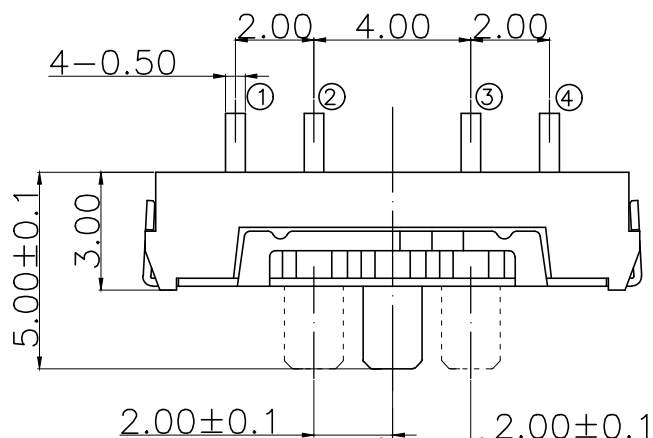

产品类别

检测开关:TC

拨动开关:TB

流水号

包装方式

L:圆盘

B:吸塑盒

T:管装

高度

H20=2.0H

定位柱

Y:有定位柱

W:无定位柱

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA
	额定电压 Rated voltage:	DC12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤70m
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1min
机械性能	操作力度 Operating force:	180±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	2.00±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-25° C T0 +70° C

E	盖板	1	不锈钢	/	银白色	
D	簧片	1	铍青铜	镀银	银白色	
C	手柄	1	进口增强尼龙	/	黑色	
B	嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色	
A	基座	1	进口增强尼龙	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT: QUADRANT POINT (Q) TANGENCY POINT (T) INTERSECTION POINT (I)			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
			CHECKED		DATE	
			APPROVED		DATE	
PART NO: LCK-TB011-H20WL				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
DRAWING NO: 102022802				SIZE: A4	SHEET: 1/1	 